

GUIDE D'UTILISATION



Cordon Rétractable à 12 mètres LED Lampe de Travail avec Enrouleur

Référence : 2YKP7, 2YKP9

Attention:Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant l'opération! Sauvegardez ces instructions, Lisez toutes les instructions!

Avertissement: Pour éviter toutes les blessures sérieuses ou même blesser mortellement causées par un choc électrique ou par un incendie.

1. NE PAS brancher ce brancher à une prise de courant électrique lorsque vos mains sont mouillées ou lorsque vous vous trouvez sur une surface humide ou mouillée ou être dans l'eau.

2. Cet appareil doit toujours être utilisé selon les ordonnances et codes de sécurité d'électricité de votre pays, incluant le plus récent code électrique national (NEC) et l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) vol 1 concernant le General Industry Standards and Interpretations.

3. SIEMPRE asegúrese que la fuente de energía se conforme con los requisitos impresos en el cable de carrete etiquetas.

4. Toujours débrancher la source électrique avant d'effectuer l'entretien ou l'inspection de ce appareil pour quelque raison que ce soit.

5. L'appareil doit être seulement utilisé dans les circuits 110-120V et équipé d'un 3 conducteur du conducteur approuvé avec 3-fourche, du type de la prise de terre. Pour réduire le risque du choc électrique, il devrait seulement être branché dans la prise propre de terre.

6. L'appareil n'est pas imperméable et n'est pas conçu pour utiliser dans les douches, les salles de bain ou les surfaces humides potentiellement.

Toujours débrancher cet appareil loin des évier, des baquets de douche, etc. Ne jamais essayer de prendre les instruments branchés quand ils tombent dans l'eau parce que l'électrocution fatale devrait résulter.

7. Cet appareil est essayé pour utiliser comme la luminosité de l'intérieur de la chambre. Ne pas utiliser dans endroit dangereux potentiellement, par exemple dans les atmosphères inflammables et explosive.

8. NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIÈRE. Les DEL émettent une lumière extrêmement intense et peut susceptible d'endommager la vue en cas d'exposition prolongée.

9. Ne jamais faire fonctionner la lampes sans la lentille protectrice en place.

10. Ardez. à l'écart des orifices de ventilation d'air chaud ou autres sources de chaleur.

11. Garder loin de la portée des enfants.

NOMINAL ELECTRIQUE

Avertissement: Le suivant catalogué est le niveau maximal d'amperage pour cet appareil; ne pas utiliser la lampe dont l'appuissement dépasse la puissance maximum.

| Réf. | Longueur | Type de cordon/ Calibre | Calibre Maximum |
|-------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 2YKP7 | 12m (40 pieds) | SJT 18/2 | .020 Amp, 120V, 60Hz |
| 2YKP9 | 12m (40 pieds) | SJT 18/2 | .027Amp, 120V, 60Hz |

Fonctionnement:

La fiche électrique corde dans la prise du standard de 110-120V mur. Tire sur le câble de l'enrouleur à la longueur désirée et lâcher. Si le cordon ne reste pas en place, continuer à tirer dessus lentement en lâchant tous les dix centimètres. Cela enclenche la dispositif de blocage. Pour escamoter le cordon, le tirer sur une distance de cinq à dix centimètre et le guider lentement vers l'intérieur de l'enrouleur.



REMARQUE: La longueur complète du cordon est de 12 mètres, ne PAS tirer sur celui lorsque le cordon est totalement déroulé.

ATTENTION: NE PAS laisser le câble s'enrouler rapidement dans le dévidoir dans le guide!

INSTALLATION


SUPPORT DE PLAFOND (Fig. 1) — Retournable 360°

1. Choisir un local avec une prise électrique dans les limites de 2 pieds.
2. Visser le crochet de suspension dans un clou.
3. Suspender le rouleau dans le crochet.
4. Utiliser la pinces pour verrouiller le crochet tel que le rouleau est solide et ne tombera pas.
5. Adjuster le Cord Stop tel que la suspender avec la longueur volontaire quand la corde est rétractée.
6. Brancher la corde de puissance dans la prise.

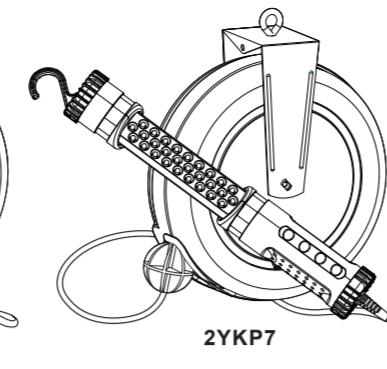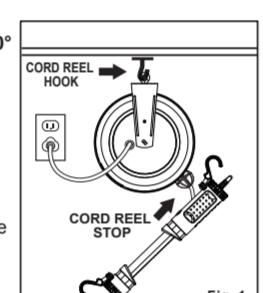


SUPPORT DE MUR (Fig. 2) — Retournable 180°

1. Choisir un local avec une prise électrique dans les limites de 2 pieds.
2. Prendre le crochet "A" formé en U et l'attacher sur la mur dans un clou avec le vis fourni.
3. Placer le crochet de suspension "B" au-dessous du crochet "A" formé en U en alignant le petit trou dans le crochet.
4. Insérer l'épinglette de verrouillage "C" par le trou aligné.
5. Adjuster le Cord Stop tel que la lampe de travail suspendue avec la longueur volontaire quand la corde est rétractée.
6. Brancher la corde de puissance dans la prise.

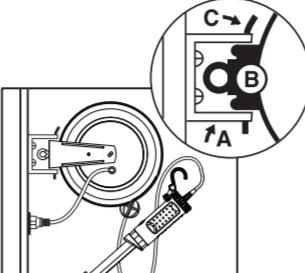

BALADEUSE SUSPENDUE (Fig. 3)

- Les crochets de suspension à positions multiples sont orientables pour permettre une utilisation verticale, horizontale ou le rangement/non utilisation. Il pivote aussi de 360°. La monture Magnétique (EL189224MMC1G, vendre séparément) elle adhère à la plupart des surfaces métalliques.

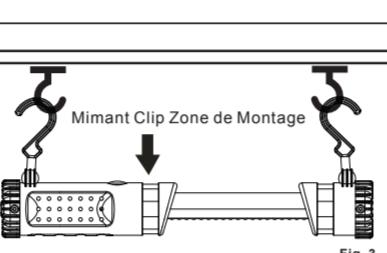

CHANGEMENT DE LA LAMPE

NE PAS TENTER DE REMPLACER LES DEL. Si l'utilisateur prend soin de ce produit, il fonctionnera jusqu'à 50,000 heures.

Pour la réparation des pièces de rechange, appelez 1-800-323-0620 24 heures par jour—365 jours par an.

| Número de Referencia | Description | Veuillez fournir les ci-dessous: |
|----------------------|------------------------------|--|
| EL188060H3G | Le Crochet de suspension | - Numéro du modèle |
| EL189688KR1G | 2YKP7 Tube de protection | - Numéro de série (le cas échéant) |
| EL189689KR2G | 2YKP9 Tube de protection | - Description des pièces |
| EL189449KR3G | Bourellets en haut et en bas | et le numéro comme indiqué dans la liste |
| EL189224MMC1G | Attache magnétique | |

ENTRETIEN

ADVERTISSEMENT: DEBRANCHEZ L'UNITÉ AVANT L'ENTRETIEN.

Retirer les saletés et souillures dès qu'elles commencent à s'accumuler. Utiliser un savon doux et de l'eau douce au lessive. Veiller à ne pas mouiller la fiche électrique. Ne JAMAIS submerger aucune partie de la lampe d'appoint dans une solution quelle qu'elle soit contenant la nettoyante. NE PAS UTILISER de solvants tels que de l'essence, de l'essence de térébenthine etc. pour nettoyer la lampe.

VERIFIEZ QUE LE CORDON EST PROPRE afin qu'il puisse être escamoté automatiquement et facilement. Pour cela, tirer le cordon sur toute sa longueur et l'escamoter en le maintenant dans un chiffon humide. Tirer à nouveau le cordon sur toute sa longueur et l'escamoter en le maintenant dans un chiffon propre généralement saupoudré de talc.

L'ESSUYER SOIGNEUSEMENT AVANT DE LA REBRANCHER DANS LA PRISE.

Fabriqué pour Grainger International, Inc.
100 Grainger Pkwy., Lake Forest IL 60045 U.S.A.

Imprimé en Chine 09/08 Forme 305

P4 (French)

OWNER'S INSTRUCTIONS



40FT/ Retractable LED Cord Reel Task Light

Model No. 2YKP7, 2YKP9

CAUTION: Read all instructions and warnings before Operating!

SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

WARNING: To avoid serious injury or death from electrical shock or fire.

1. DO NOT handle this fixture or try to plug it in when your hands are wet or damp or when you are standing on a wet or damp surface.

2. This fixture **MUST ALWAYS BE USED** in accordance with all Electrical and safety codes and ordinances, including the most recent National Electric Code (NEC) and with the Occupational Safety and Health Act (OSHA) Volume 1 on General Industry Standards and Interpretations.

3. **ALWAYS** make certain that the power source conforms to the requirements printed on the cord reel labels.

4. **ALWAYS** disconnect the power before servicing or inspecting this fixture for any reason.

5. This fixture is **ONLY FOR USE ON 110-120V** circuits and are equipped with approved 3 conductor cord and 3-prong, grounded type plugs. **TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK,** it should only be plugged into a properly grounded 3-prong outlet.

6. **THIS FIXTURE IS NOT WATERPROOF** and is not intended for use in showers, saunas or in potentially wet locations. **ALWAYS** keep it away from sinks, tubs, showers, etc. **NEVER ATTEMPT TO PICK UP PLUGGED-IN APPLIANCES WHEN IT FALLS INTO WATER BECAUSE FATAL ELECTROCUTION COULD RESULT.**

7. This fixture is for indoor use only. **DO NOT** use in potentially dangerous locations, such as in flammable or explosive atmospheres.

8. **NEVER LOOK DIRECTLY INTO LIGHT SOURCE.** LEDs are extremely bright and can damage eyes with prolonged exposure.

9. Never operate the light with the clear protective lens removed.

10. Keep away from heating vents, radiators, or other source of heat.

11. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

ELECTRICAL RATINGS

ATTENTION: Listed below is the maximum amperage rating for this unit, do not exceed maximum rated lamp.

| Model | Cord Length | Cord Type/Gauge | Max. Rating |
|-------|-------------|-----------------|----------------------|
| 2YKP7 | 40FT | SJT 18/2 | .020 Amp, 120V, 60Hz |
| 2YKP9 | 40FT | SJT 18/2 | .027Amp, 120V, 60Hz |

OPERATION

Plug into any 110-120V standard wall outlet, depress switch in the handle to turn the light on. To operate the cord reel, pull cord out to desired length and stop. If cord does not hold, continue to pull cord slowly, stopping every four inches. This will engage lock. To retract, pull cord out to 4 inches and guide the cord slowly back into the reel.

NOTE: Cord length is 40ft fully extended; **DO NOT** pull on cord after cord is fully extended.

WARNING: **DO NOT** allow cord to fly unrestricted back into reel!

CORD REEL INSTALLATION

CEILING MOUNT (Fig. 1)— 360° Rotation

1. Select location within 2 feet of an electrical outlet.


2. Screw the Hanger Hook into a stud in the ceiling.

3. Hang the reel on the hook.

4. Use pliers to close the hook so the reel is secure and won't fall off.


5. Adjust Cord Stop so outlet hangs at desired length when cord is retracted.

6. Plug the power cord into the outlet.

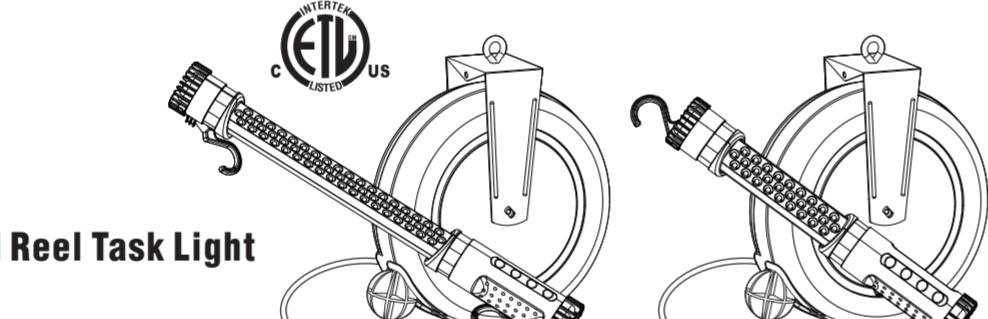

WALL MOUNT (Fig. 2) — 180° Rotation

1. Select location within 2 feet of an electrical outlet.
2. Take U shaped bracket "A" and attach to wall, in a stud, with the screws provided.
3. Place hanger bracket "B" inside U-shaped bracket "A" lining up small hole in the brackets.
4. Insert locking pin "C" through lined-up holes.
5. Adjust Cord Stop so outlet hangs at desired length when cord is retracted.
6. Plug the power cord into the outlet.

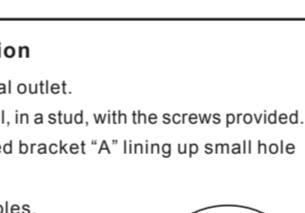

HANGING WORK LIGHT (Fig. 3)

Dual Multi-position hanging hooks can be positioned for vertical or horizontal mounting, also rotate 360° for precise positioning.

Magnet Clip (EL189224MMC1G, sold separately) clings to most metal surface.



LAMP REPLACEMENT

DO NOT ATTEMPT TO REPLACE LED ELEMENTS.


If properly cared for this product will provide up to 50,000 hours of use.

For Repair Parts, call 1-800-323-0620.

24 hours a day - 365 days a year.

PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este equipo! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

ADVERTENCIA: Para evitar lesión o muerte seria del choque eléctrico o encendido.

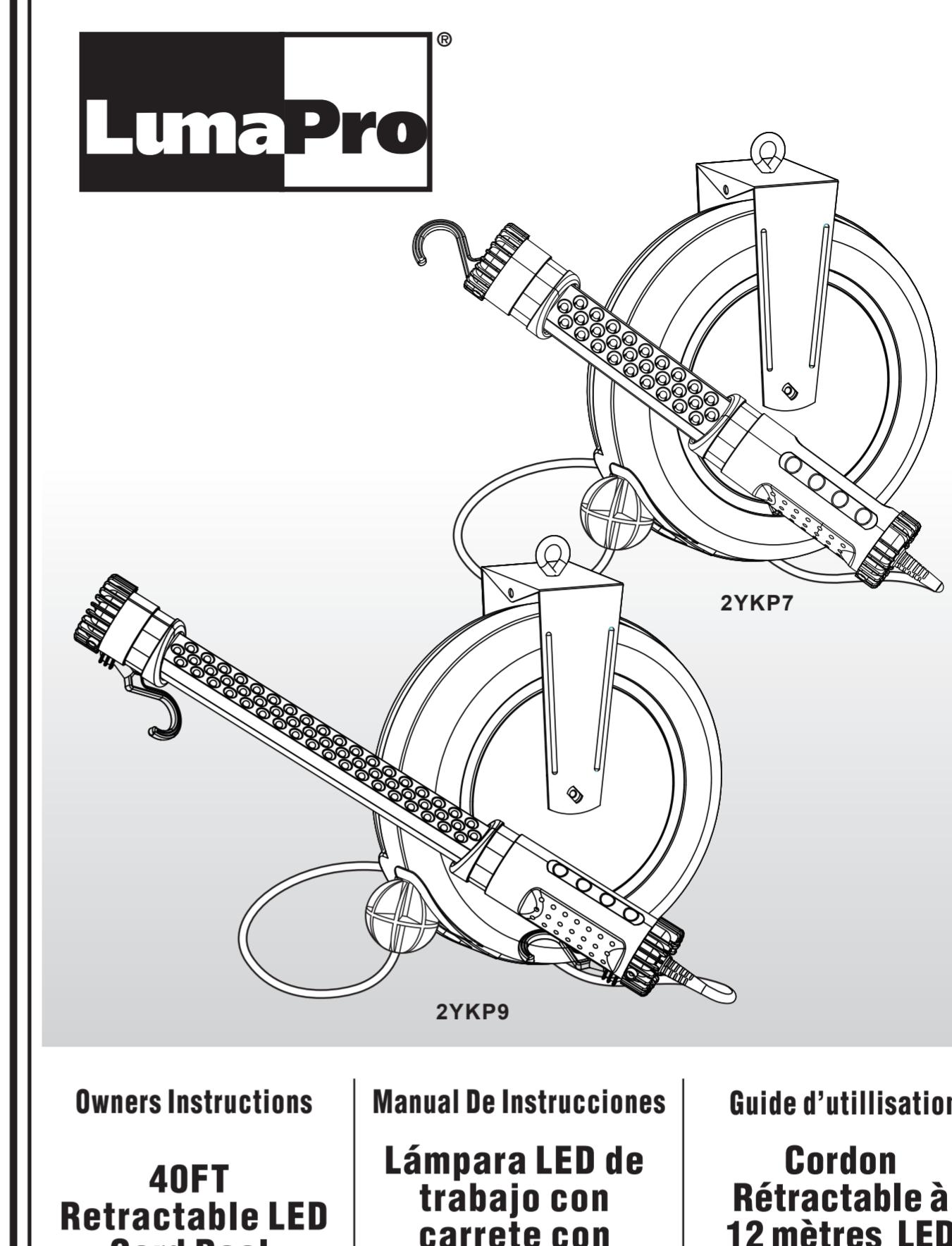

Owners Instructions

40FT Retractable LED Cord Reel Task Light

Model No. 2YKP7, 2YKP9

Manual De Instrucciones

Lámpara LED de trabajo con carrete con 12 metros de cordón retráctil

Modelo No. 2YKP7, 2YKP9

MADE IN CHINA

HECHO EN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

P1 (Cover)

Manual De Instrucciones

